

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156033



Sechskantschraube M10x40mm




- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156033
Typ	HHS M10x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

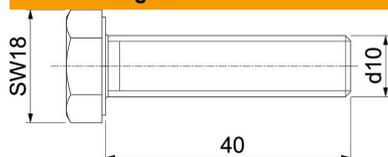

Länge	40 mm
Maß d	10 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156033



Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Schlüsselweite	17