

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156034



Sechskantschraube M10x50mm




- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156034
Typ	HHS M10x50 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M10x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

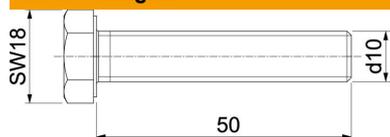

Länge	50 mm
Maß d	10 mm
Maß L	50 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156034



Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Schlüsselweite	17