

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Artikelnummer: 3156040



Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.




- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156040
Typ	HHS M10x45 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Vollgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M10x45mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

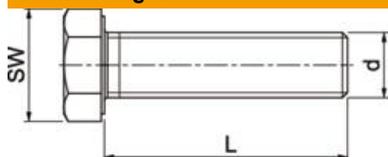

Länge	45 mm
Maß D	10 mm
Maß d	10 mm
Maß L	45 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Artikelnummer: 3156040



Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Schlüsselweite	17