

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Artikelnummer: 3156042



Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.




- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 3156042 |
| Typ | HHS M12x45 A2 |
| Bezeichnung 1 | Sechskantschraube |
| Bezeichnung 2 | mit Vollgewinde |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M12x45mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,85 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

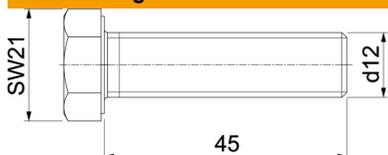

| | |
|-------|-------|
| Länge | 45 mm |
| Maß D | 10 mm |
| Maß d | 12 mm |
| Maß L | 45 mm |

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Artikelnummer: 3156042



Technische Daten

| | |
|------------------|-----|
| Gewinde | M12 |
| Gewinde metrisch | 12 |
| Schlüsselweite | 19 |