

# Technisches Datenblatt

## Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191012



Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3191012
Typ	OTSP 4,0x50 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb TX 20
Hersteller	OBO
Dimension	4x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,325 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191012



## Abmessungen

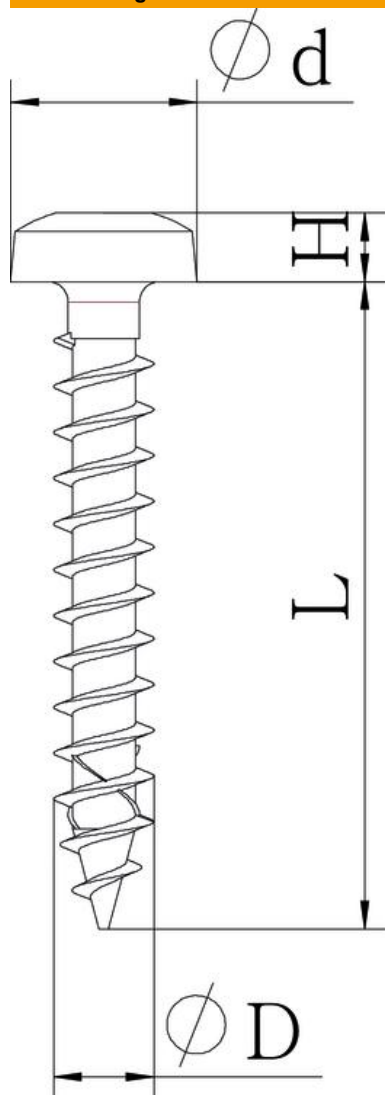

Länge	50 mm
Maß D	4 mm
Maß L	50 mm

## Technische Daten

Antriebsgröße	TX 20
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	8 mm
Kopfform	Panhead
Schraubensystem	Torx
Zweigängig	nein