

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 G

Artikelnummer: 3400107



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3400107
Typ	HN M10 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,014 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 G

Artikelnummer: 3400107



### Abmessungen

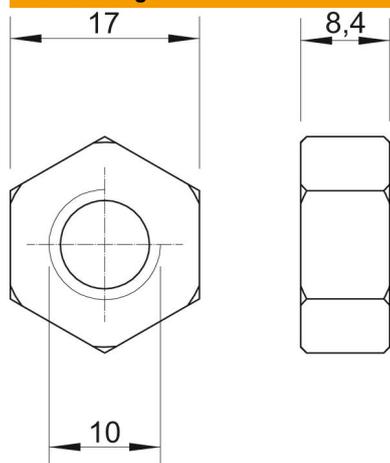

Maß d	10 mm
Maß h	8,4 mm

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	17
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	3/8 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubensystem Mutter	Außensechskant