

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Artikelnummer: 3400177



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3400177
Typ	HN M10 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,084 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Artikelnummer: 3400177



Abmessungen

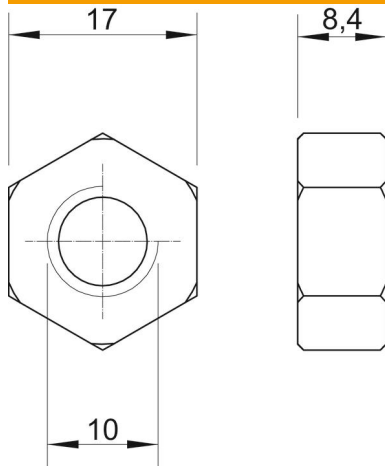

Maß d	10 mm
Maß h	8,4 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	17
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	3/8 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubensystem Mutter	Außensechskant