 
## **Technisches Datenblatt**

### **Sechskantmutter ISO 4032**

Artikelnummer: 3400344



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



 $\epsilon$ 

St

Stahl


F

feuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	3400344
Тур	DIN934 M6 F
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Bezeichnung 2	nach DIN 934
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Abmessungen

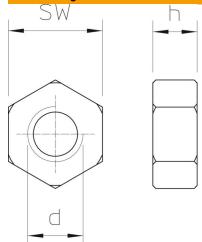

Maß d	6 mm
Maß h	5.2 mm

# **Technisches Datenblatt**

**Sechskantmutter ISO 4032** 

Artikelnummer: 3400344



Technische Daten		
	Gewinde	M6
	Gewinde metrisch	6
	Gewindeart	metrisch
	Halogenfrei	ja
	Mit Flansch	nein
	Schlüsselweite	10
	Selbstsichernd	nein
	Linksgewinde	nein
	Gewinde imperial	1/4 Zoll
	Ausführung Mutter	Mutter
	Schraubsystem Mutter	Außensechskant