

Technisches Datenblatt

Unterlegscheibe A4

Artikelnummer: 3402314



Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.




| | |
|-----------|----------------------|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 3402314 |
| Typ | WS M8 D16 A4 |
| Bezeichnung 1 | Unterlegscheibe |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M8 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,214 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

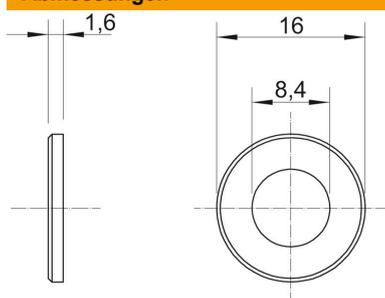

| | |
|------------|--------|
| Maß d | 8,4 mm |
| Maß D min. | 16 mm |
| Maß h | 1,6 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------|--------|
| Facettenförmig | nein |
| Gewinde | M8 |
| Innendurchmesser | 8,4 mm |

Technisches Datenblatt

Unterlegscheibe A4

Artikelnummer: 3402314



Technische Daten

| | |
|-----------------|--------|
| Lochdurchmesser | 8,4 mm |
| Materialstärke | 1,6 mm |
| Lochform | rund |