



Deckenhaken M6x125mm




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3470237
Typ	867 M6X125 G
Bezeichnung 1	Deckenhaken
Hersteller	OBO
Dimension	M6x125mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,76 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

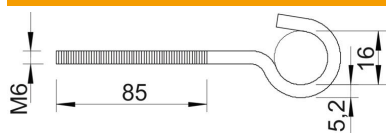

Länge	125 mm
Maß d Ø	5,2 mm
Maß L	85 mm

# Technisches Datenblatt

## Deckenhaken

Artikelnummer: 3470237



### Technische Daten

Bruchlast	0,8 kN
Gewinde	M6
Gewindelänge	85 mm
Hakendurchmesser	16 mm
Kunststoffummantelt	nein