

Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall A4

Artikelnummer: 3497854



Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.
Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.

Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

Stammdaten

Artikelnummer	3497854
Typ	VMU-IG M10x80A4
Bezeichnung 1	Innengewindehülse
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall A4


Artikelnummer: 3497854



Abmessungen

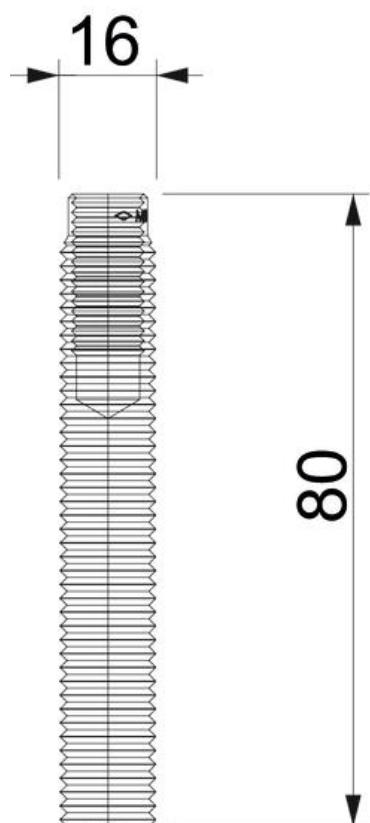

Länge	80 mm
Maß d	16 mm
Maß L	80 mm

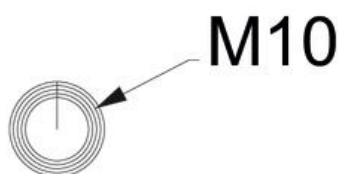

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser min.	18 mm
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch