



- System „BP“ (Bundespost)
- sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	5000947
Bezeichnung 1	Staberder
Hersteller	OBO
Dimension	1,5m
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	360 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,322 kg COe / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP

Artikelnummer: 5000947



## Abmessungen

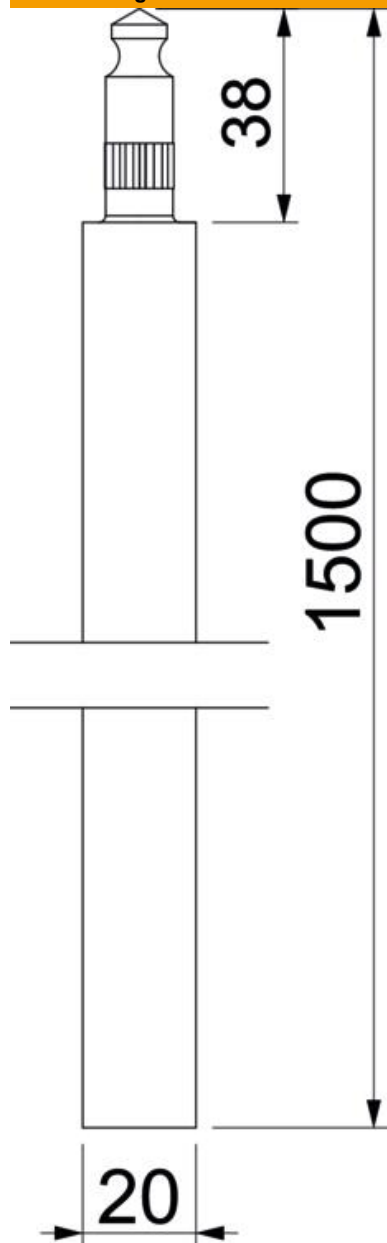

Länge	1.500 mm
Maß L	1.500 mm

# Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP

Artikelnummer: 5000947



## Technische Daten

Ausführung	sonstige
Bauform Tiefenerder	BP
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9
Profilart	rund D=20 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung