

# Technisches Datenblatt

## Profilstaberder mit Anschlusslasche



Artikelnummer: 5003024



- Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
- mit Anschlusslasche
- 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
- 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
- Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5003024
Typ	213 2000 DIN
Bezeichnung 1	Kreuzerder
Bezeichnung 2	mit Anschlusslasche
Hersteller	OBO
Dimension	2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	488,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Profilstabanker mit Anschlusslasche

Artikelnummer: 5003024



### Abmessungen

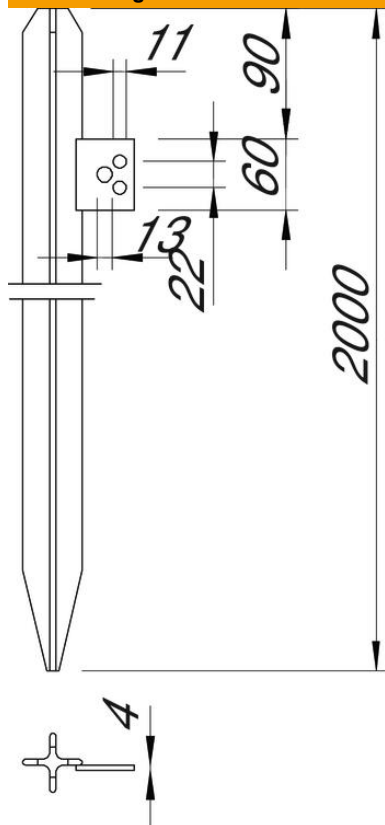

Länge	2.000 mm
Maß L	2.000 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Anschlusslasche
Profilart	Kreuz
Verbindungsart	sonstige