

Technisches Datenblatt

Erdungs-Anschlussblock A4

Artikelnummer: 5016118



- mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
- 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
- 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
- 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5016118
Typ	1805 4 VA
Bezeichnung 1	Erdungsschiene
Bezeichnung 2	für 4 Anschlussleitungen
Hersteller	OBO
Dimension	302mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Erdungs-Anschlussblock A4

Artikelnummer: 5016118



Abmessungen

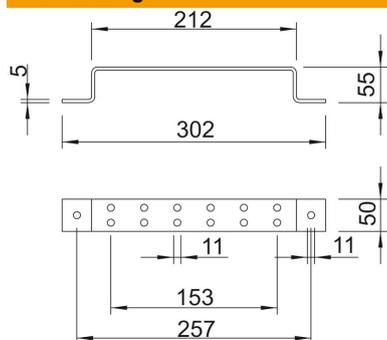

Länge	302 mm
Maß A	212 mm
Maß B	153 mm
Maß G	257 mm
Maß L	302 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	Erdungsblock
------------------	--------------