

# Technisches Datenblatt

## Erdungs-Anschlussblock A4

Artikelnummer: 5016126



- mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
- 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
- 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
- 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern



**A4** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5016126
Typ	1805 6 VA
Bezeichnung 1	Erdungsschiene
Bezeichnung 2	für 6 Anschlussleitungen
Hersteller	OBO
Dimension	404mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Erdungs-Anschlussblock A4

Artikelnummer: 5016126



### Abmessungen

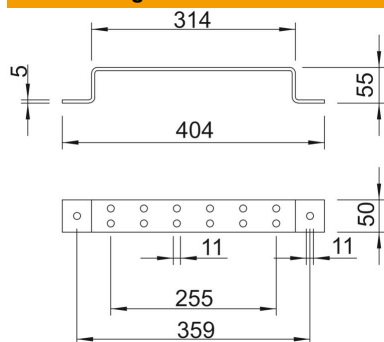

Länge	404 mm
Maß A	314 mm
Maß B	255 mm
Maß G	359 mm
Maß L	404 mm

### Technische Daten

Art des Zubehörs	Erdungsblock
------------------	--------------