

Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl, verzinkt

Artikelnummer: 5019355



- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \mu\text{m}$ im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5019355
Typ	5052 DIN 40X4
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50kg Ring
Hersteller	OBO
Dimension	40x4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	40
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	128 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl, verzinkt

Artikelnummer: 5019355



Abmessungen

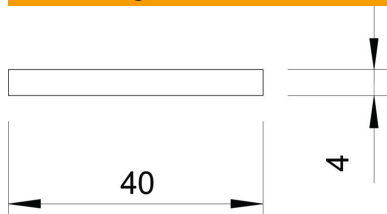

Breite	40 mm
Höhe	4 mm
Maß B	40 mm
Maß H	4 mm

Technische Daten

Normalring (ca. kg)	51
Normalring (ca. m)	40
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	160 mm ²