

# Technisches Datenblatt

## Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich



Artikelnummer: 5019360

- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (ca.  $70 \mu\text{m}$  im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5019360
Typ	5052 DIN 40X5
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50kg Ring
Hersteller	OBO
Dimension	40x5mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	162 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Artikelnummer: 5019360



## Abmessungen

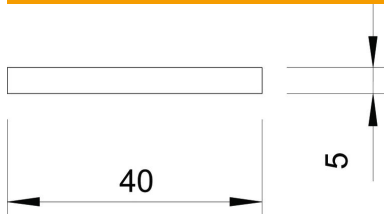

Breite	40 mm
Höhe	5 mm
Maß B	40 mm
Maß H	5 mm

## Technische Daten

Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	30
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	200 mm <sup>2</sup>