

# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038073





- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw.  $\varnothing$  8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm<sup>2</sup>
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

Cu	Kupfer
N	vernickelt

### Stammdaten

Artikelnummer	5038073
Typ	942 22
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	19-22mm
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

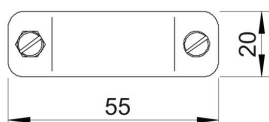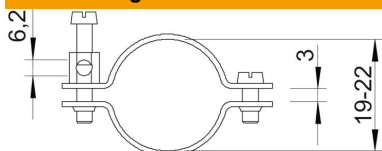

Maß A	55 mm
Maß b	20 mm
Maß X	3 mm

# Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038073



## Technische Daten

Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	0 mm <sup>2</sup>
Spannbereich D	1/2
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	19 mm