


Technisches Datenblatt

Banderungsschelle vernickelt



Artikelnummer: 5057507

- für Rohre \varnothing 8-22 mm
- Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm²
- Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt
- Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)

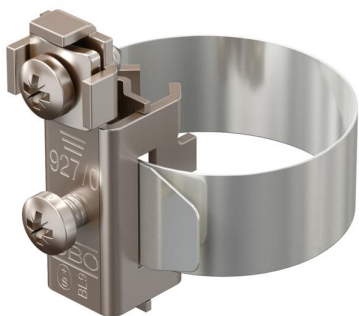


| | |
|-------------------|------------|
| CuZn 37 | Messing |
| N | vernickelt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 5057507 |
| Typ | 927 0 |
| Bezeichnung 1 | Banderungsschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8-22mm |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

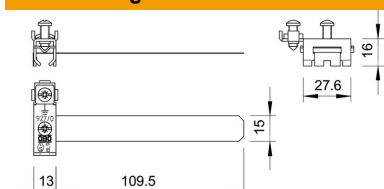

| | |
|-------|----------|
| Maß L | 109,5 mm |
|-------|----------|

Technisches Datenblatt

Bänderungsschelle vernickelt

Artikelnummer: 5057507



Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Anzahl der Leiter | 2 |
| für Rohrdurchmesser max. | 22 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 8 mm |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. | 10 mm ² |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. | 2,5 mm ² |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Spannbereich D min. | 8 mm |