


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU

Artikelnummer: 5202590

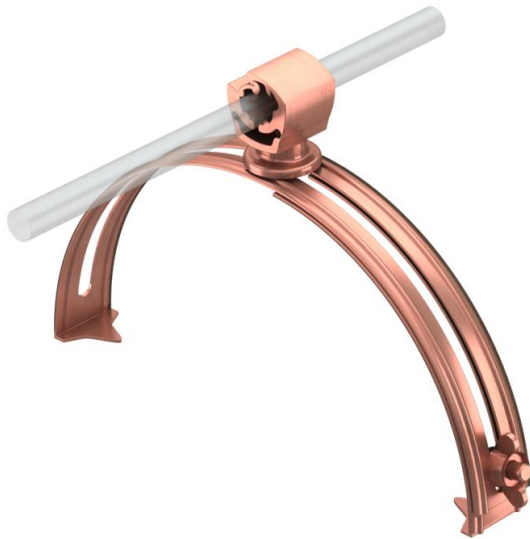

- Verstellbar von 185-260 mm Breite • Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer • Leitungshalter stufenlos verstellbar • Leitungshalter aus Polyamid • Schnellmontage per Flügelschraube

Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5202590
Typ	132 K-CU
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Firstziegel
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Spannbereich D max.	260 mm

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, CU

Artikelnummer: 5202590



Technische Daten

Spannbereich D min.	185 mm
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)