


Technisches Datenblatt

Firstleitungshalter mit Spannfeder



Artikelnummer: 5203023

- für Rundleiter Rd 8
- Spannbereich von 280-380 mm

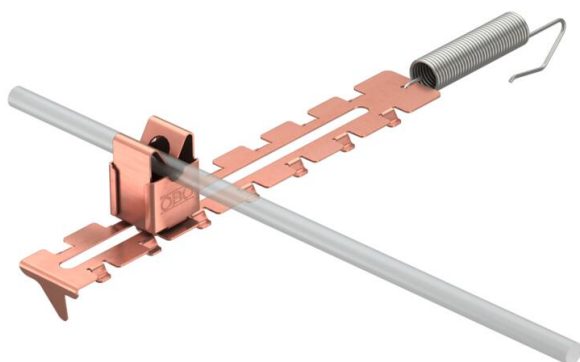

A2 Edelstahl, rostfrei

Cu verkupfert

Stammdaten

Artikelnummer	5203023
Typ	132 U-CU
Bezeichnung 1	Firstleitungshalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	verkupfert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20 mm
Passung	RD 8 mm

Technisches Datenblatt

Firstleitungshalter mit Spannfeder

Artikelnummer: 5203023



Technische Daten

Spannbereich D max.	380 mm
Spannbereich D min.	280 mm
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)