

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5207487



- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C

PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelnummer | 5207487 |
| Bezeichnung 1 | Leitungshalter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 55mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,007 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5207487



Abmessungen

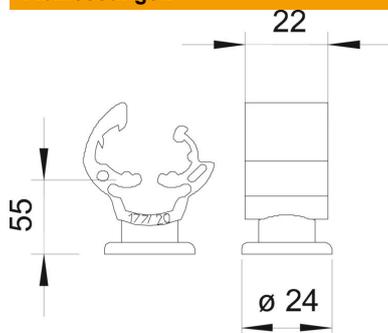

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Befestigungsart Halter | Bohrung mit M-Gewinde |
| Befestigungsart Leiter | mit Klemmschelle |
| Gewinde metrisch | 8 |
| Leiterabmessungen | 8-10 mm rund |
| Montagehöhe | 55 mm |
| Werkstoff des Halters | Polyamid |
| Werkstoff des Unterteils | Polyamid |
| Werkstoff des Überlegers | Polyamid |