


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer

Artikelnummer: 5215307



- Höhe Dachleitungshalter: 74 mm
- mit Lochung Ø 5,5 mm
- Leitungshalter aus Polyamid

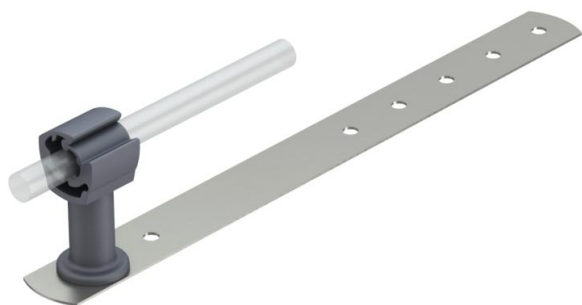

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5215307
Typ	157 ND-VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Schieferdächer
Hersteller	OBO
Dimension	260mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer



Artikelnummer: 5215307

Abmessungen

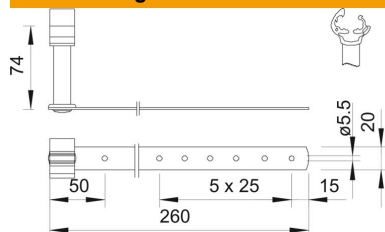

Länge 260 mm

Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	74 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)