


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Artikelnummer: 5215544



- Leitungshalter aus Polyamid
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

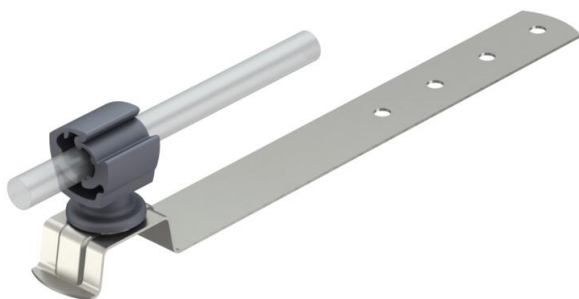


**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5215544
Typ	157 FK-VA 230
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

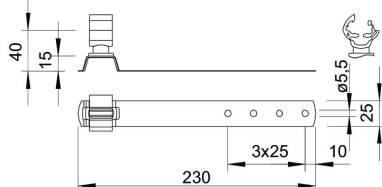

Länge	230 mm
Maß L	230 mm

# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Artikelnummer: 5215544



## Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	40 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)