

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Artikelnummer: 5215875



- mit flexiblem Unterteil aus Aluminium zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegsam)
- Halter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage



**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Artikelnummer	5215875
Typ	157 FX-AL
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	mit flexiblem Unterteil
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Artikelnummer: 5215875



## Abmessungen

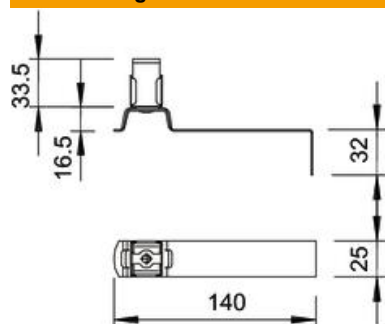

Länge	140 mm
-------	--------

## Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	zum Einhängen
Montagehöhe	26,5 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	Aluminium