

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Artikelnummer: 5218716



- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
- Boden aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig
- mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit



PA/PE Polyamid/Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	5218716
Typ	165 MBG-8-10 200
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachdächer
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid/Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	12
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter 165 MBG... für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Artikelnummer: 5218716



Abmessungen

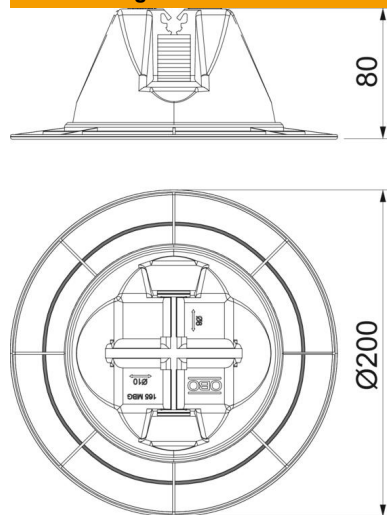

Länge 200 mm

Technische Daten

Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Beton