

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Flachdächer

Artikelnummer: 5218997



- für Rundleiter Rd 8 bis 10
- mit Kunststoffhalterung aus Polyethylen, schwarz
- Stein aus frostbeständigen Beton
- Gewicht 1 kg
- Stein trennbar in Kunststoff und Beton, (recyclbar)

**PE** Polyethylen

### Stammdaten

Artikelnummer	5218997
Typ	165 R-8-10
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	106 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


## Dachleitungshalter für Flachdächer

Artikelnummer: 5218997

### Abmessungen



Länge 140 mm

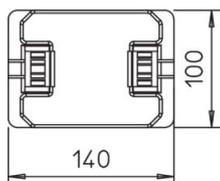

### Technische Daten

Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Beton