


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Artikelnummer: 5223105

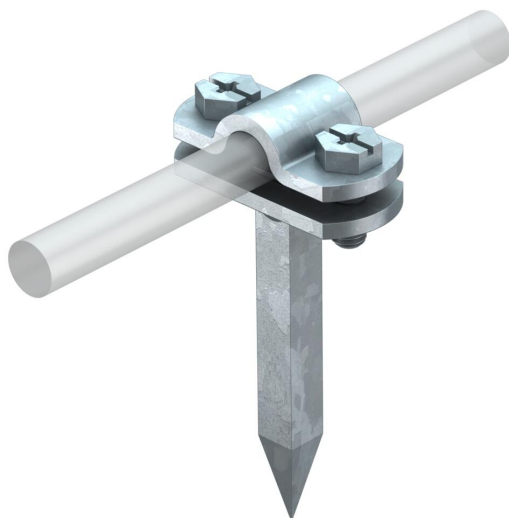

- Komplett mit Überleger und Sechskantschrauben • Mit Vierkantstift zur schnellen Montage • Mit Sechskantschrauben aus VA

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5223105
Typ	163 100 FT
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,056 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Artikelnummer: 5223105



## Abmessungen

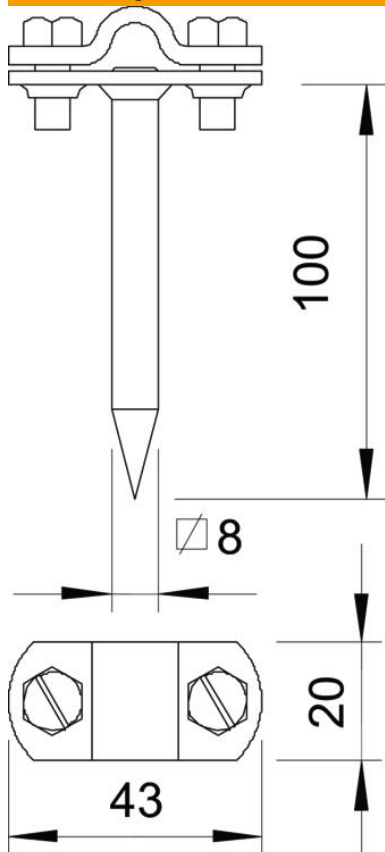

Länge	100 mm
Maß L	100 mm

## Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Schlagstift
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Werkstoff des Halters	Stahl
Werkstoff des Unterteils	Stahl
Werkstoff des Überlegers	Stahl