


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter mit Scharnier-Überleger

Artikelnummer: 5229383

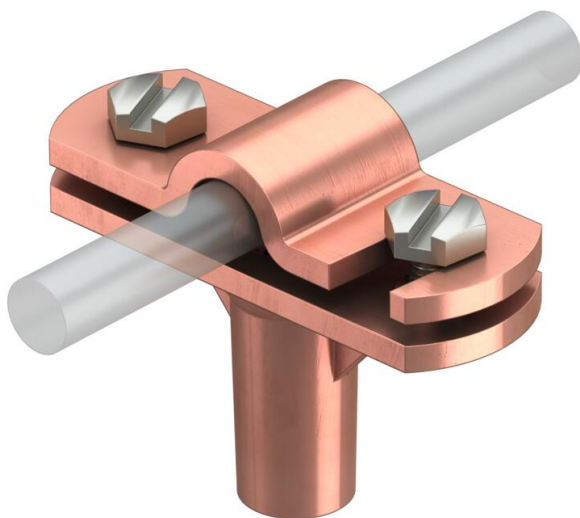

- mit Innengewinde (G)
- Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Montagehöhe 30 mm

**Zn** Zinkdruckguss

**Cu** verkupfert

### Stammdaten

Artikelnummer	5229383
Typ	168 DIN-K-M8
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	verkupfert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,196 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter mit Scharnier-Überleger

Artikelnummer: 5229383



### Technische Daten

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss