


Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5229960



- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)

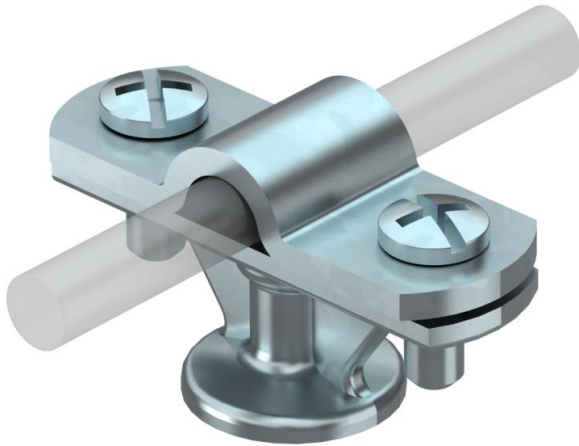

- Zn** Zinkdruckguss
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5229960
Typ	113 Z8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,956 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5229960



Technische Daten

Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss