

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung - AL EX ISG

Artikelnummer: 5240104



UV-resistente Anschlussleitung (Kupfer 25 mm²) zur Montage der OBO EX-Trennfunkstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.



Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5240104
Typ	AL EX ISG 200
Bezeichnung 1	Anschlussleitung
Bezeichnung 2	für EX ISG H
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anschlussleitung - AL EX ISG

Artikelnummer: 5240104



Abmessungen

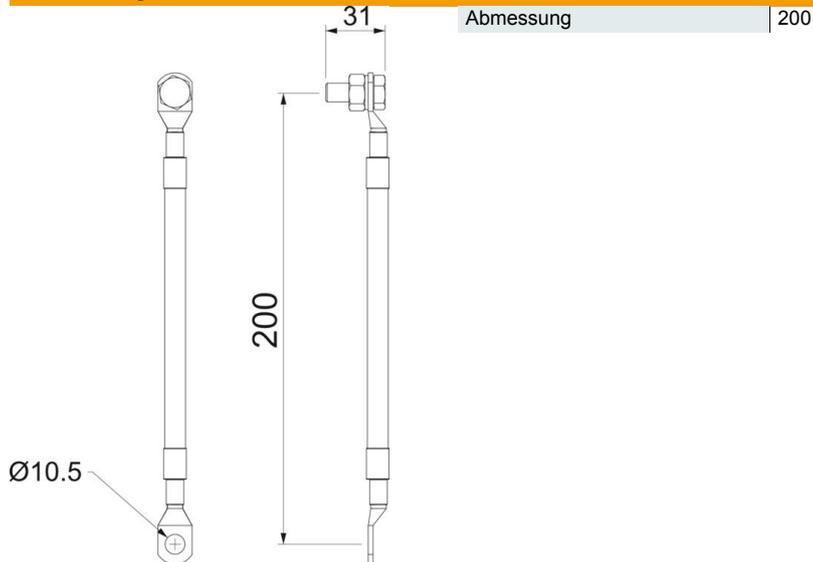

Technische Daten

Anschlusskabellänge	0,2 m
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Energietechnik	Anschlussleitung