

Technisches Datenblatt

Schnellverbinder, Oberteil Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5311503



- zur Rundleiterbefestigung RD 8-10
- für M10-Schrauben geeignet



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5311503
Typ	249 8-10 ST-OT
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schnellverbinder, Oberteil Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5311503



Abmessungen

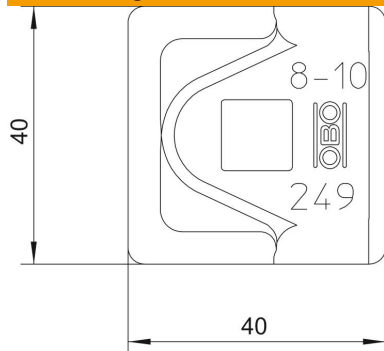

Maß A | 40 mm

Technische Daten

Passung | Rd 8-10 mm