

# Technisches Datenblatt

Schnellverbinder, Oberteil Rd 8-10 mm VA

Artikelnummer: 5311554



- für Rundleiter Rd 8-10
- für M10-Schrauben geeignet



**A2** Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	5311554
Typ	249 8-10 VA-OT
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Schnellverbinder, Oberteil Rd 8-10 mm VA

Artikelnummer: 5311554



## Abmessungen

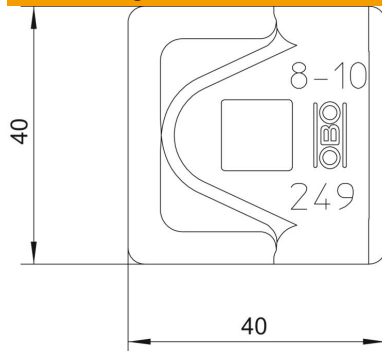

Maß A | 40 mm

## Technische Daten

Passung | Rd 8-10 mm