


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4

Artikelnummer: 5312582



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

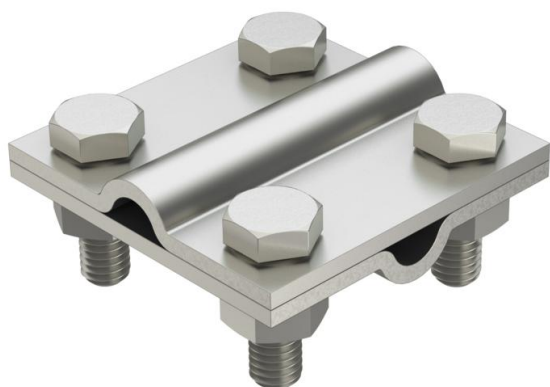

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 5312582 |
| Bezeichnung 1 | Kreuzverbinder rund/rund |
| Bezeichnung 2 | ohne Zwischenplatte |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x60 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 23,65 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,544 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4

Artikelnummer: 5312582



Abmessungen

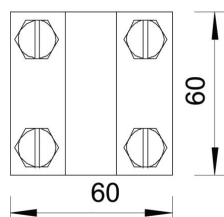

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Kreuzverbinder |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Zwischenplatte | nein |