


# Technisches Datenblatt

## DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter



Artikelnummer: 5314658

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)

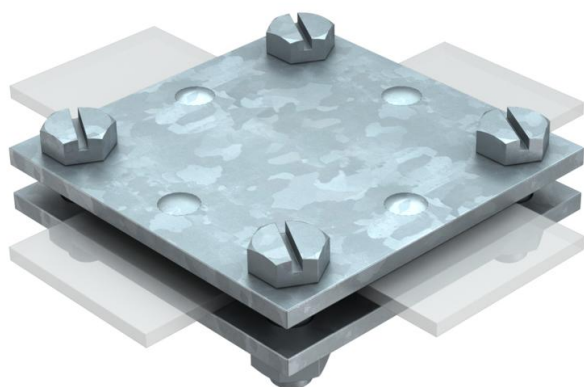

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

 
Artikelnummer	5314658
Typ	256 A-DIN 30 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


## DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Artikelnummer: 5314658

### Abmessungen



Maß A	60 mm
Maß B	60 mm

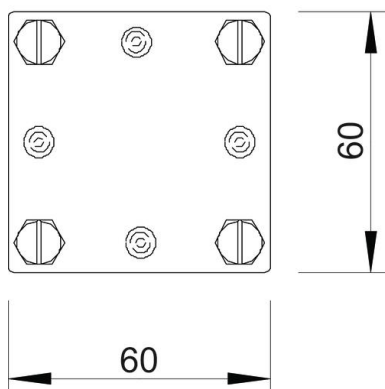

### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm
Zwischenplatte	nein