

# Technisches Datenblatt

## Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350085



- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd.  $275 \text{ g/m}^2 = 40 \text{ }\mu\text{m}$  Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch  $\varnothing 11 \text{ mm}$


St Stahl

FS bandverzinkt


### Stammdaten

Artikelnummer	5350085
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

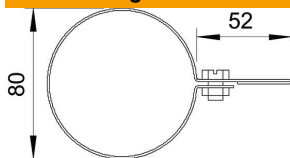

Maß D min. | 80 mm

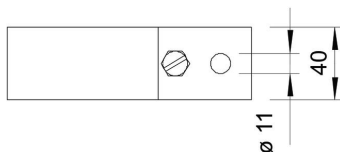

# Technisches Datenblatt

## Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350085



### Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	80 mm