

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350123



- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd. $275 \text{ g/m}^2 = 40 \text{ }\mu\text{m}$ Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch $\varnothing 11 \text{ mm}$


St Stahl

FS bandverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	5350123
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	120mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,24 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

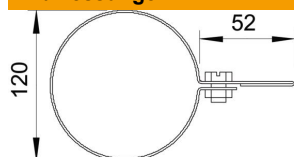

Maß D min. | 120 mm

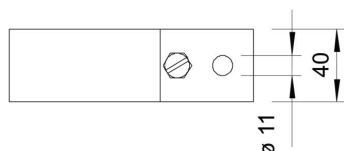

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350123



Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	120 mm