


Technisches Datenblatt

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm FS

Artikelnummer: 5350867

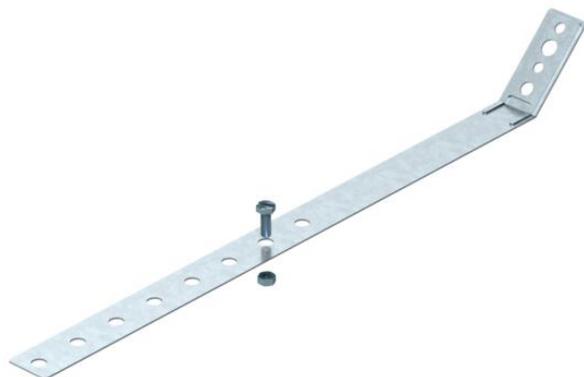

- Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm • Mit 2 Anschlusslöchern \varnothing 7 mm • Mit 1 Anschlussloch \varnothing 9 mm • Mit 1 Anschlussloch \varnothing 11 mm • Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6


St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5350867
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Bezeichnung 2	verstellbar
Hersteller	OBO
Dimension	420mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

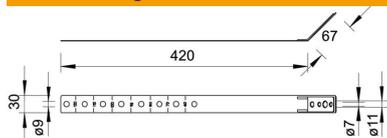

Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsschutz	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich max.	130 mm
Klemmbereich min.	60 mm