

Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Artikelnummer: 5402866



- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- verjüngte Fangstange
- passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Alu Aluminium

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 5402866 |
| Typ | 101 3B-4500 |
| Bezeichnung 1 | Fangstange |
| Bezeichnung 2 | für Dreibeinstativ |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4500mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 480 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Artikelnummer: 5402866



Abmessungen

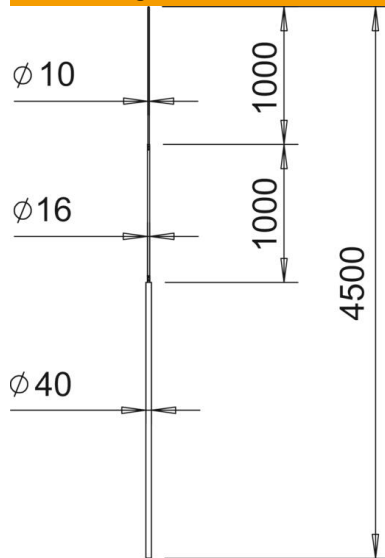

| | |
|-------|----------|
| Länge | 4.500 mm |
| Maß B | 2.500 mm |
| Maß D | 1.000 mm |
| Maß H | 1.000 mm |

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Ausführung | Fangstange mit Stativ |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Nenngröße Ø | 40/ 16/ 10 mm |