

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Artikelnummer: 5408074



- zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern
- Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5408074
Typ	isCon H280 26 VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Ziegeldächer
Hersteller	OBO
Dimension	280mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Artikelnummer: 5408074



### Abmessungen

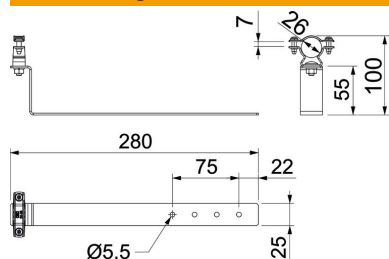

Länge	280 mm
Maß L	7 mm

### Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Anwendung	Satteldach
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser min.	26
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	55 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)