

- Anschlussstück mit M16-Gewinde
- zur Montage auf Standfüßen mit M16-Innengewinde wie Typ 101 (5402891,5402958)
- inkl. M10-Schrauben

**Alu** Aluminium

### Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 5408352              |
| Bezeichnung 1       | Anschlussstück       |
| Bezeichnung 2       | für 16mm GFK-Stangen |
| Hersteller          | OBO                  |
| Dimension           | 16mm                 |
| Werkstoff           | Aluminium            |
| Kleinste VK-Einheit | 10                   |
| Mengeneinheit       | Stück                |
| Gewicht             | 13 kg                |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.           |


# Technisches Datenblatt

## Anschlussstück

Artikelnummer: 5408352



### Abmessungen

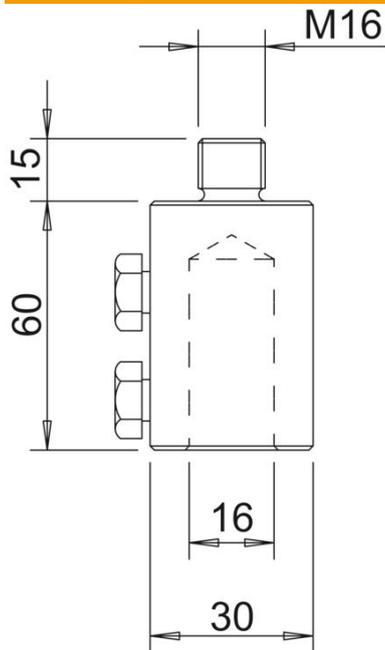

|            |       |
|------------|-------|
| Länge      | 60 mm |
| Maß D min. | 30 mm |
| Maß d Ø    | 16 mm |
| Maß L      | 60 mm |

### Technische Daten

|           |            |
|-----------|------------|
| Anschluss | Rundleiter |
|-----------|------------|