

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001828



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6001828
Typ	DGRR 300 FT
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	216,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001828



## Abmessungen

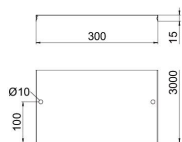

Länge	3.000 mm
Breite	298 mm
Breite	11,73 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	298 mm

## Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein