


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001874

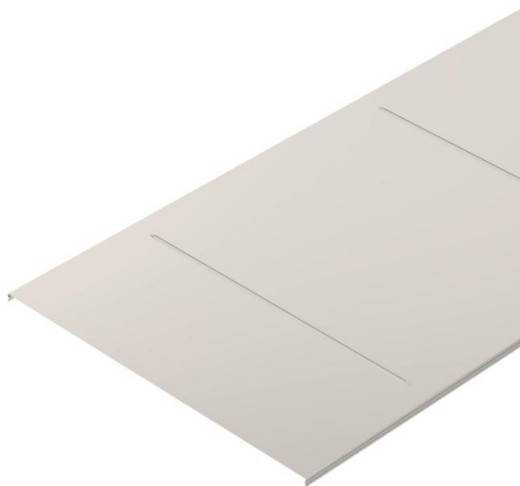

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6001874
Typ	DGRR 600 A2
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	600x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	393,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001874



### Abmessungen

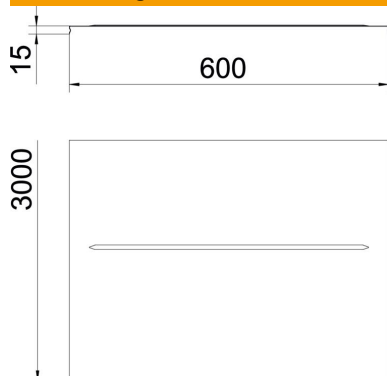

Länge	3.000 mm
Breite	598 mm
Breite	23,54 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	598 mm

### Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein