


Gitterwinkel für das Verlegen von Leitungen und Kabeln in Stahlträgern.  
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

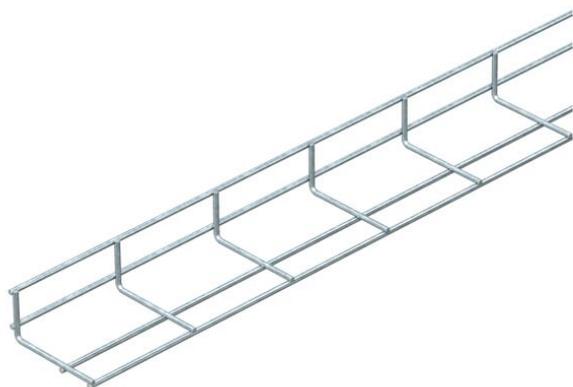


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt


### Stammdaten

Artikelnummer	6003818
Typ	GW 40 80 FT
Bezeichnung 1	Gitterwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	80x40x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Abmessungen

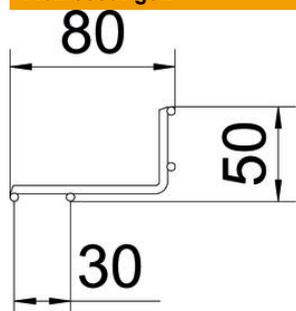

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Breite	1,57 in
Höhe	80 mm

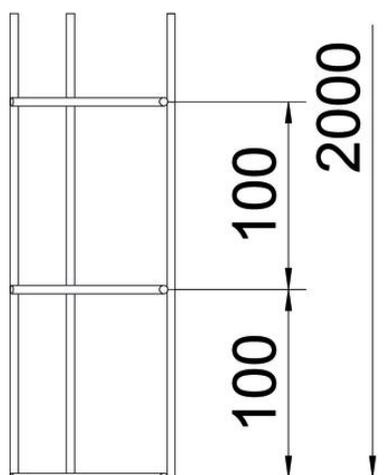

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	32 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	3200 mm <sup>2</sup>
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt