

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013902



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013902
Typ	SLS 80 W40 10 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1000x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1627,167 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013902



Abmessungen

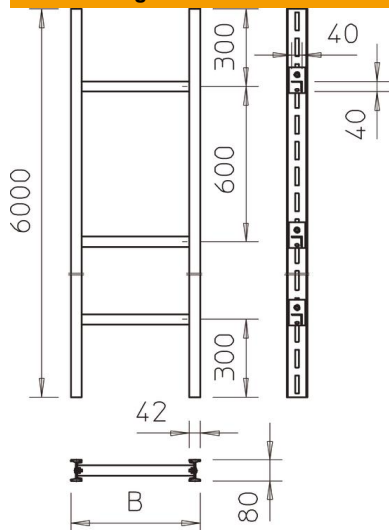

Länge	6.000 mm
Breite	1.000 mm
Höhe	80 mm
Maß B	1.000 mm

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm