

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenverbinder, lang FS

Artikelnummer: 6016680



Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbinding von Gitterrinnen.

Pro Verbindungsstelle werden 2 Längsverbinder Typ GRV 245 eingesetzt.

Einsetzbar ab einer Gitterrinnenbreite von 100mm.

Die FS-Variante kommt für die Verbindung von galvanisch verzinkten Gitterrinnen zum Einsatz, die DD-Variante für die Verbindung von tauchfeuerverzinkten/ feuerverzinkten Gitterrinnen und die VA-Variante für die Verbindung von Edelstahl-Gitterrinnen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6016680
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne, lange Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	L245mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Giterrinnenverbinder, lang FS

Artikelnummer: 6016680



Abmessungen

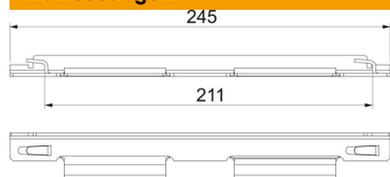

Abmessung	245 x 30
Länge	245 mm
Breite	30 mm
Breite	1,18 in
Höhe	14 mm
Höhe	0,55 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder