

Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder FT

Artikelnummer: 6018378



U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6018378
Typ	VUS 7 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel-Verbinder
Bezeichnung 2	inklusive Flachrundschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	190x61
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	112,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder FT

Artikelnummer: 6018378



Abmessungen

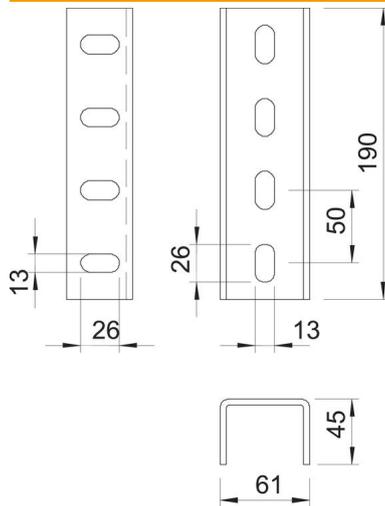

Abmessung	45 x 61 x 190
Länge	190 mm
Breite	61 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Innenverbinder
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Lochgröße	13 x 26 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	ja
Profilform	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein