

Technisches Datenblatt

Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6022995



Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.

Die Oberteilklammer kann auf der ganzen Kanallänge verschoben werden. Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6022995
Typ	2370 60
Bezeichnung 1	Oberteilklammer
Hersteller	OBO
Dimension	60mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

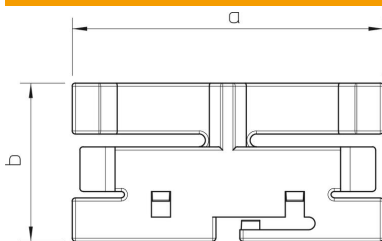

Länge	24,8 mm
Breite	48,8 mm
Maß a	48,8 mm
Maß b	24,8 mm

Technische Daten

Befestigungsart	einrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	60 mm
Schutzart	IP30

Technisches Datenblatt

Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6022995



Technische Daten

Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C