

Technisches Datenblatt

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm

Artikelnummer: 6023118



Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 60 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6023118
Typ	2371 60
Bezeichnung 1	Trennwand
Hersteller	OBO
Dimension	60x2000mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm

Artikelnummer: 6023118



Abmessungen

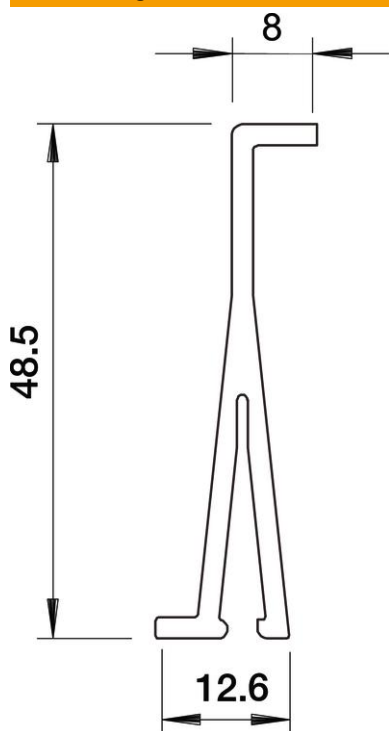

Länge	2.000 mm
Breite	12,6 mm
Höhe	48,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C