

Technisches Datenblatt

WDK Gerätedose, Typ 2390

Artikelnummer: 6023207



Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Schraube in der Mitte befestigt.

Gerätedose einfach



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6023207
Bezeichnung 1	Geräteeinbaudose
Bezeichnung 2	für Geräte mit Tragring
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,398 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,473 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

WDK Gerätedose, Typ 2390

Artikelnummer: 6023207



Abmessungen

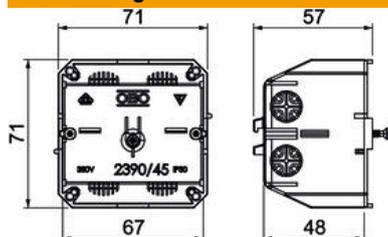

Länge	75 mm
Breite	71 mm
Höhe	56,6 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung	offen
Halogenfrei	nein
Mit Anschlussraum	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	nein